


# Gummischeiben

# Schaumstoffscheiben



Standard	Konfigurierbare Ausführung	Werkstoff	Härte	Farbe	
WRBN	WRBNA	FWRBN	Nitrilkautschuk (NBR)	Shore A70	Schwarz
WRBC	WRBCA	FWRBC	Chloropren-Kautschuk (CR)	Shore A65	Schwarz
WRBP	WRBPA	FWRBP	Ethylenkautschuk (EPDM)	Shore A65	Schwarz
WUNS	WUNSA	FWUNS	Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-SELE)	Shore A35	Schwarz
WRBS	WRBSA	FWRBS	Silikonkautschuk (SI)	Shore A70	Hellgrau
WRBA	WRBAA	FWRBA	Silikonkautschuk (SI)	Shore A50	Milchweiß
WRBF	WRBFA	FWRBF	Fluorkautschuk (FKM)	Shore A80	Schwarz
WRBR	WRBRA	FWRBR	Butylkautschuk (IIR)	Shore A65	Schwarz
WRBW	WRBWA	FWRBW	Weißer Butylkautschuk (IIR)	Shore A65	Weiß

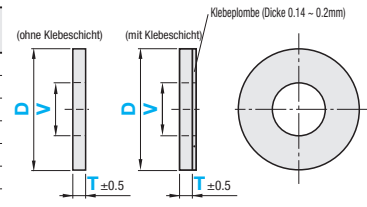

Toleranz D		V-Toleranz	
D	Toleranz	Werkstoff	Toleranz
6-40	±0.5	Hartgummi	±0.5
41-60	±0.6	Sonstige	+0.5
61-100	±0.7		0

\* HANENITE® ist eine eingetragene Marke der Naigal Rubber Industry Co., Ltd.  
 \* Der milchig-weiße Silikonkautschuk mit der Härte Shore A50 ist transparent.  
 \* Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

## Kautschukscheibe, Standardausführung (ohne Klebstoff)

Teilenummer	Ausführung	D	V Auswahl	T Auswahl	Stückpreis								
					WRBN	WRBC	WRBP	WUNS	WRBS	WRBA	WRBF	WRBR	WRBW
WRBN WRBC WRBP WUNS WRBS WRBA WRBF WRBR WRBW	6	2		1 2 3									
	8	2 3 4		1 2 3									
	10	3 4 5 6		1 2 3 5									
	12	4 5 6 8		1 2 3 5									
	15	4 5 6 8 10		1 2 3 5									
	20	5 6 8 10 12		3 5									
	25	5 6 8 10 12 16 20		3 5									
	30	5 6 8 10 12 16 20		3 5									
	35	8 10 12 16 20 25		5									
	40	8 10 12 16 20 25 30		5									
	50	8 10 12 16 20 25 30		5									
	60	12 16 20 25 30 40		5									

## Kautschukscheibe, Standardausführung (Klebstoff)

Teilenummer	Ausführung	D	V Auswahl	T Auswahl	Stückpreis								
					WRBNA	WRBCA	WRBPA	WUNSA	WRBSA	WRBAA	WRBFA	WRBRA	WRBWA
WRBNA WRBCA WRBPA WUNSA WRBSA WRBAA WRBFA WRBRA WRBWA	6	2		1 2 3									
	8	2 3 4		1 2 3									
	10	3 4 5 6		1 2 3 5									
	12	4 5 6 8		1 2 3 5									
	15	4 5 6 8 10		1 2 3 5									
	20	5 6 8 10 12		3 5									
	25	5 6 8 10 12 16 20		3 5									
	30	5 6 8 10 12 16 20		3 5									
	35	8 10 12 16 20 25		5									
	40	8 10 12 16 20 25 30		5									
	50	8 10 12 16 20 25 30		5									
	60	12 16 20 25 30 40		5									

## Kautschukscheibe, konfigurierbar (ohne Klebstoff)

Teilenummer	Ausführung	D	V	T	Stückpreis								
			1mm-Schritte		FWRBN	FWRBC	FWRBP	FWUNS	FWRBS	FWRBA	FWRBF	FWRBR	FWRBW
FWRBN FWRBC FWRBP FWUNS FWRBS FWRBA FWRBF FWRBR FWRBW	6-15		0 (ohne Bohrung)	1-5									
	16-30		2-39 (V≤D-6)	6-10									
	31-45			1-5									
	46-60		0 (ohne Bohrung)	6-10									
	61-80		10-70 (V≤D-6)	1-5									
	81-100		0 (ohne Bohrung)	6-10									

\* Bei V = 0 keine Bohrung.



**Standard**  
 Teilenummer - V - T  
 WUNS20 - 10 - 5


### Konfigurierbare Ausführung

Teilenummer - D - V - T  
 FWUNS - D19 - V3 - T5



Standard	Konfigurierbare Ausführung	Werkstoff	Härte	Farbe	
WSGC	WSGCA	WSGNC	Chloroprenkautschuk-Schaumstoff	Asker C25	Schwarz
WSGP	WSGPA	WSGNP	PE-Kautschuk-Schaumstoff	Asker C8	Schwarz
WSGB	WSGBA	WSGNB	Nitrilkautschuk, Schaumstoff	Asker C30	Schwarz
WSEA	WSEAA	WSEPA	EPT Sealer®	(max. Asker C5)	Schwarz
WSGA	WSGAA	WSGNA	Silikonkautschuk-Schaumstoff	Asker C35	Orange
WSGF	WSGFA	WSGNFA	Fluorkautschuk-Schaumstoff	Asker C35	Schwarz

\* Für EPT Sealer® (staubgeschützter Mehrzweck-Schaumstoff) siehe S.445.  
 \* Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

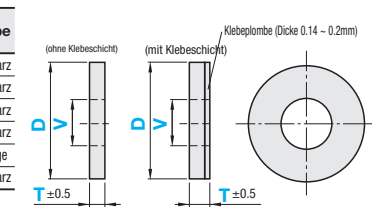

D- und V-Toleranz		
D, V	Toleranz	
10-40	±1.0	
41-60	±1.5	
61-100	±2.0	

## Standardausführung (ohne Klebeschicht)

Teilenummer	Ausführung	D	V Auswahl	T Auswahl	Stückpreis					
					WSGC	WSGP	WSGB	WSEA	WSGA	WSGF
WSGC WSGP WSGB WSEA WSGA WSGF	6	2		3						
	8	2 3 4		3						
	10	3 4 5 6		3 5						
	12	4 5 6 8		3 5						
	15	4 5 6 8 10		3 5						
	20	5 6 8 10 12		3 5 10						
	25	5 6 8 10 12 16 20		3 5 10						
	30	5 6 8 10 12 16 20		3 5 10						
	35	8 10 12 16 20 25		5 10						
	40	8 10 12 16 20 25 30		5 10						
	50	8 10 12 16 20 25 30		5 10						
	60	12 16 20 25 30 40		5 10						

## Standardausführung (Klebstoff)

Teilenummer	Ausführung	D	V Auswahl	T Auswahl	Stückpreis					
					WSGCA	WSGPA	WSGBA	WSEAA	WSGAA	WSGFA
WSGCA WSGPA WSGBA WSEAA WSGAA WSGFA	6	2		3						
	8	2 3 4		3						
	10	3 4 5 6		3 5						
	12	4 5 6 8		3 5						
	15	4 5 6 8 10		3 5						
	20	5 6 8 10 12		3 5 10						
	25	5 6 8 10 12 16 20		3 5 10						
	30	5 6 8 10 12 16 20		3 5 10						
	35	8 10 12 16 20 25		5 10						
	40	8 10 12 16 20 25 30		5 10						
	50	8 10 12 16 20 25 30		5 10						
	60	12 16 20 25 30 40		5 10						

## Konfigurierbare Ausführung

In der nachstehenden Tabelle ist der Stückpreis für die konfigurierbare Ausführung "ohne Klebeschicht" angegeben.

Teilenummer		D	V	Stückpreis						
Ausführung (x Werkstoffmultiplikator)	T	1mm-Schritte	1mm-Schritte	D10-20	D21-40	D41-60	D61-80	D81-100		
WSGNC (x1.0) WSGNP (x1.0) WSGNB (x1.0) WSEPA (x1.0)	3	10-100	0 (ohne Bohrung) 5-80 * Bei D≤40: D-V≥5 Bei D>40: D-V≥8							
	5									
	8									
10										
WSGNA (x1.0) WSGNA (x1.2)	3									
	5									
	8									
WSGNF (x1.0) WSGNFA (x1.2)	2									
	3									
	5									
	10									



**Standard**  
 Teilenummer - V - T  
 WSGPA15 - 6 - 5

### Konfigurierbare Ausführung

Teilenummer - D - V  
 WSGNA3 - D12 - V6