

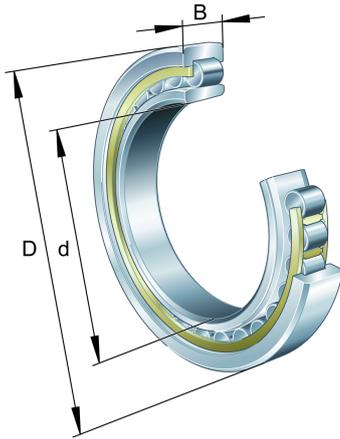
FAG**★ N322-E-XL-M1**

Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0192188420000Zylinderrollenlager N3...-E-M1, mit Käfig,
1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring
(glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

**Temperaturbereich**

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	11,45 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	110 mm	Bohrungsdurchmesser
D	240 mm	Außendurchmesser
B	50 mm	Breite
C_r	520.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	510.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	86.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G Grease}$	3.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G Oil}$	4.350 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

$r_{1 min}$	3 mm	Minimaler Kantenabstand
s_1	1,3 mm	axialer Verschiebeweg
E	211 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes

Anschlußmaße

$d_{a min}$	124 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a max}$	226 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a1 max}$	2,5 mm	Maximaler Freistichradius