


## Technische Informationen

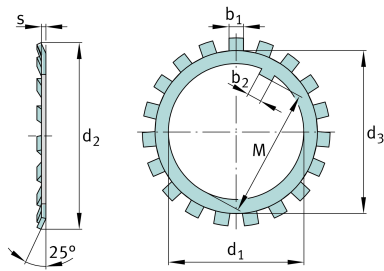

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|       |         |                     |
|-------|---------|---------------------|
| $d_1$ | 80 mm   | Bohrungsdurchmesser |
| $d_2$ | 112 mm  | Außendurchmesser    |
| $s$   | 1,75 mm | Dicke               |
|       | 45 g    | Gewicht             |

## Anschlußmaße

|       |         |                         |
|-------|---------|-------------------------|
| $d_3$ | 95 mm   | Anlagedurchmesser außen |
| $b_2$ | 10 mm   | Abstand Haltenase       |
| $M$   | 76,5 mm | Abstand Haltenase       |
| $b_1$ | 8 mm    | Lappenbreite            |

## Zusätzliche Informationen

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
|  | 100 | Zählmenge |
|--|-----|-----------|