


Technische Informationen

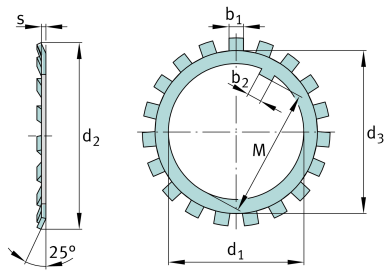

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d_1	125 mm	Bohrungsdurchmesser
d_2	170 mm	Außendurchmesser
s	2 mm	Dicke
	0,001 kg	Gewicht

Anschlußmaße

d_3	148 mm	Anlagedurchmesser außen
b_2	14 mm	Abstand Haltenase
M	120 mm	Abstand Haltenase
b_1	12 mm	Lappenbreite

Zusätzliche Informationen

	100	Zählmenge
--	-----	-----------