




## Technische Informationen

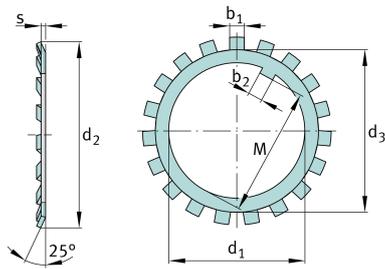

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|       |          |                     |
|-------|----------|---------------------|
| $d_1$ | 140 mm   | Bohrungsdurchmesser |
| $d_2$ | 192 mm   | Außendurchmesser    |
| $s$   | 2 mm     | Dicke               |
|       | 0,001 kg | Gewicht             |

## Anschlußmaße

|       |        |                         |
|-------|--------|-------------------------|
| $d_3$ | 160 mm | Anlagedurchmesser außen |
| $b_2$ | 16 mm  | Abstand Haltenase       |
| $M$   | 135 mm | Abstand Haltenase       |
| $b_1$ | 14 mm  | Lappenbreite            |

## Zusätzliche Informationen

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
|  | 100 | Zählmenge |
|--|-----|-----------|