




Technische Informationen

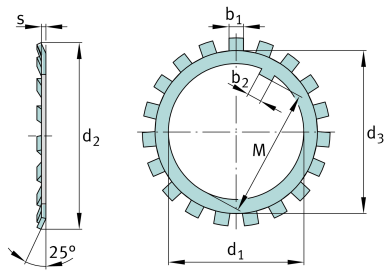

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d_1	200 mm	Bohrungsdurchmesser
d_2	262 mm	Außendurchmesser
s	2,5 mm	Dicke
	0,003 kg	Gewicht

Anschlußmaße

d_3	226 mm	Anlagedurchmesser außen
b_2	20 mm	Abstand Haltenase
M	194 mm	Abstand Haltenase
b_1	18 mm	Lappenbreite

Zusätzliche Informationen

	100	Zählmenge
--	-----	-----------