


Technische Informationen

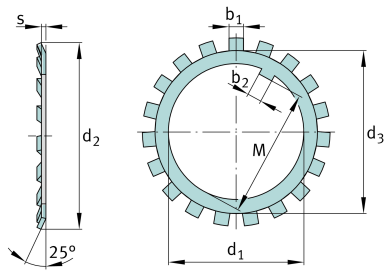

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|-------|---------|---------------------|
| d_1 | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| d_2 | 42 mm | Außendurchmesser |
| s | 1,25 mm | Dicke |
| | 6,6 g | Gewicht |

Anschlußmaße

| | | |
|-------|-------|-------------------------|
| d_3 | 32 mm | Anlagedurchmesser außen |
| b_2 | 5 mm | Abstand Haltenase |
| M | 23 mm | Abstand Haltenase |
| b_1 | 5 mm | Lappenbreite |

Zusätzliche Informationen

| | | |
|--|-----|-----------|
| | 100 | Zählmenge |
|--|-----|-----------|