




Technische Informationen

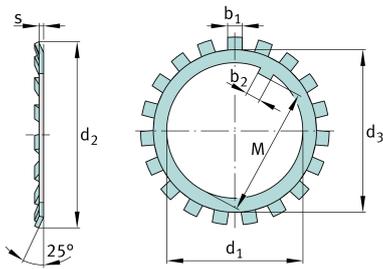

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d_1	280 mm	Bohrungsdurchmesser
d_2	362 mm	Außendurchmesser
s	3 mm	Dicke
	0,69 kg	Gewicht

Anschlußmaße

d_3	320 mm	Anlagedurchmesser außen
b_2	28 mm	Abstand Haltenase
M	273 mm	Abstand Haltenase
b_1	24 mm	Lappenbreite

Zusätzliche Informationen

	100	Zählmenge
--	-----	-----------