



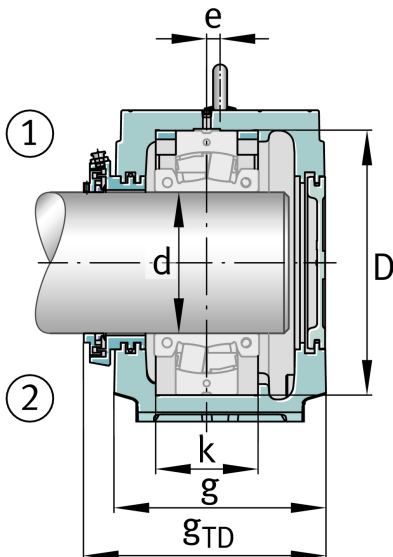
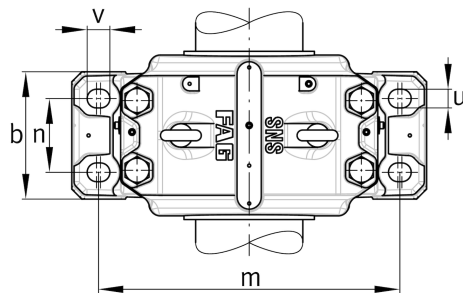
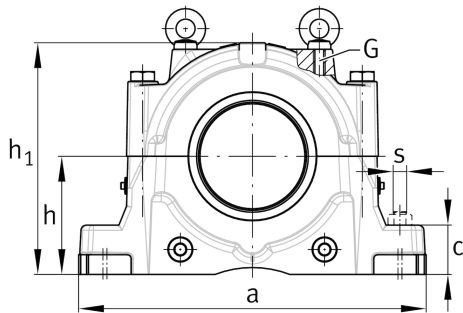
FAG

**SNS3240-H-D**

## Stehlagergehäuse

Schaeffler Material-Nummer:  
0806338620000Stehlagergehäuse, geteilt, für  
Pendelrollenlager, metrische und zöllige  
Wellendurchmesser, für Fettschmierung

## Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

$h_1$	434 mm	Gehäusehöhe
$g$	290 mm	Gehäusebreite
$a$	640 mm	Laenge Fuß
	147,8 kg	Gewicht

**Abmessungen**

$c$	90 mm	Fußhöhe
$b$	240 mm	Fußbreite
$n_2$	140 mm	Fußlochabstand 2
$D$	360 mm	Lagersitz
$e$	12 mm	Mittenversatz
$h$	220 mm	Mittenhöhe
$k$	140 mm	Lagersitzbreite
$m$	540 mm	Fußlochabstand 1
$s$	M30	Schraubengröße Fußlochbefestigung
$u$	35 mm	Fußlochbreite
$v$	42 mm	Fußlochlänge

