



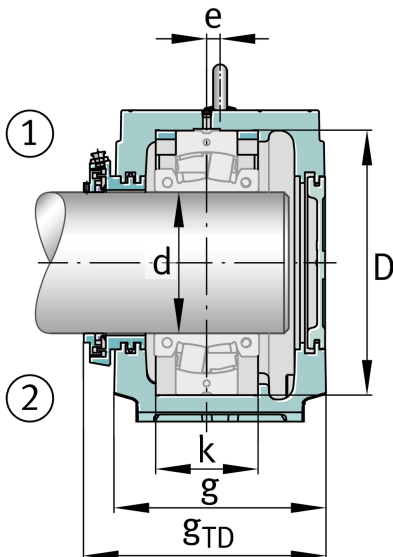
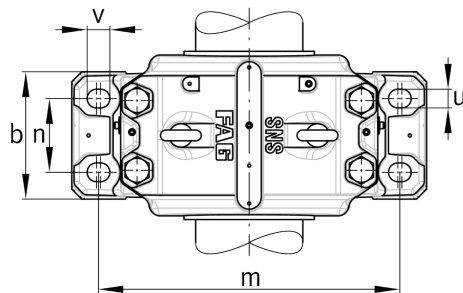
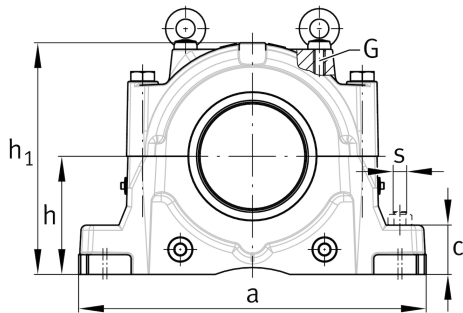
FAG

SNS3140-Z-D

Stehlagergehäuse

Schaeffler Material-Nummer:
0806129380000Stehlagergehäuse, geteilt, für
Pendelrollenlager mit zylindrischer
Bohrung, metrische Wellendurchmesser,
für Fettschmierung

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

h_1	411 mm	Gehäusehöhe
g	280 mm	Gehäusebreite
a	610 mm	Laenge Fuß
	125,1 kg	Gewicht

Abmessungen

c	85 mm	Fußhöhe
b	230 mm	Fußbreite
n_2	130 mm	Fußlochabstand 2
D	340 mm	Lagersitz
e	10 mm	Mittenversatz
h	210 mm	Mittenhöhe
k	132 mm	Lagersitzbreite
m	510 mm	Fußlochabstand 1
s	M30	Schraubengröße Fußlochbefestigung
u	35 mm	Fußlochbreite
v	43 mm	Fußlochlänge

