



FAG

★ F507-WB-L



Flanschlagergehäuse

Schaeffler Material-Nummer:
0167286700000

★ Vorzugsprodukt

Flanschlagergehäuse für verschieden
Lagertypen breiter Ausführung mit
kegeliger Bohrung und Spannhülse,
durchgehende Welle

Technische Informationen

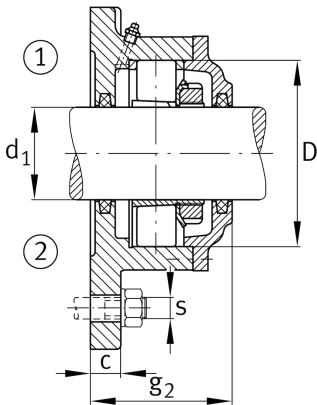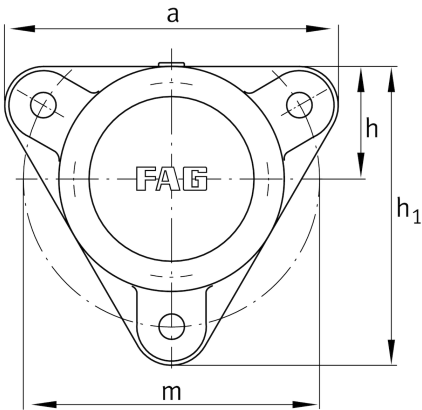

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d ₁	30 mm	Wellendurchmesser
a	145 mm	Breite Flansch
h ₁	130 mm	Höhe Flansch
g ₂	66 mm	Breite mit Deckel gesamt
	3	Anzahl der Befestigungsbohrungen
	2,2 kg	Gewicht

Abmessungen

	M10x1	Anschlußgewinde Schmierung
c	12 mm	Dicke Flansch
D	72 mm	Außendurchmesser Lager
g ₄	17 mm	Abstand Flanschseite zu Lagersitz
h	48,5 mm	Abstand Wellenachse
m	130 mm	Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen
s	M12	Größe der Befestigungsschrauben