



**FAG**★ **F511-B-L**

## Flanschlagergehäuse

Schaeffler Material-Nummer:  
0384387390000Flanschlagergehäuse für verschieden  
Lagertypen mit kegeliger Bohrung und  
Spannhülse, durchgehende Welle

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

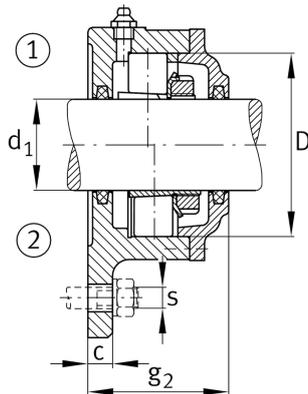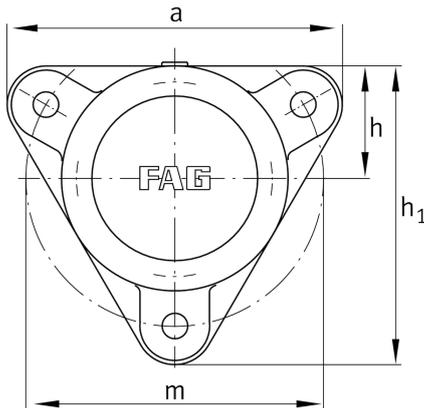

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|       |        |                                  |
|-------|--------|----------------------------------|
| $d_1$ | 50 mm  | Wellendurchmesser                |
| a     | 190 mm | Breite Flansch                   |
| $h_1$ | 170 mm | Höhe Flansch                     |
| $g_2$ | 76 mm  | Breite mit Deckel gesamt         |
|       | 3      | Anzahl der Befestigungsbohrungen |
|       | 4,2 kg | Gewicht                          |

## Abmessungen

|       |        |  |
|-------|--------|--|
|       | M10x1  | Anschlußgewinde Schmierung                 |
| c     | 16 mm  | Dicke Flansch                              |
| D     | 100 mm | Außendurchmesser Lager                     |
| $g_4$ | 23 mm  | Abstand Flanschseite zu Lagersitz          |
| h     | 65 mm  | Abstand Wellenachse                        |
| m     | 170 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
| s     | M12    | Größe der Befestigungsschrauben            |