

## ★ HK1522-ZW


### Nadelhülse

Schaeffler Material-Nummer:  
0001810210000

Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

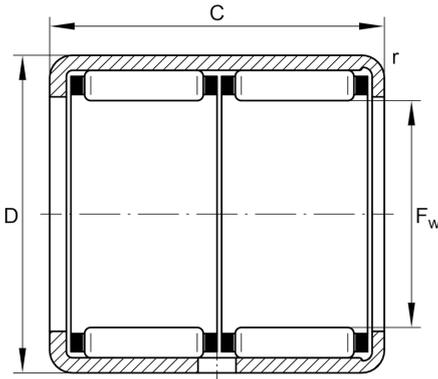

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	140 °C	Betriebstemperatur max.
	19,675 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	15 mm	Hüllkreis innen
$D$	21 mm	Außendurchmesser
$C$	22 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	13.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	19.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	2.420 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	16.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	12.300 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{min}$	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand
-----------	--------	-------------------------

### Zusätzliche Informationen

SD15X21X3	Dichtring
G15X21X3	Dichtring 2
LR12X15X22,5	Verwendbare Innenringe LR
IR12X15X22,5-XL	Verwendbare Innenringe IR