

★ HK2538-ZW


Nadelhülse

Schaeffler Material-Nummer:
0001734600000

Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

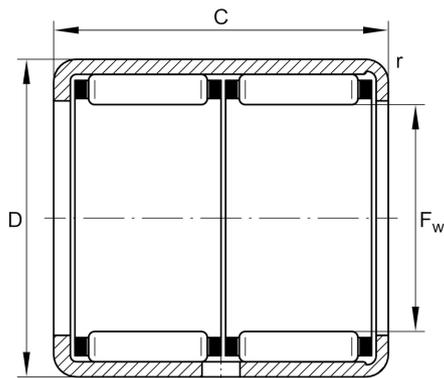

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	63,224 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Hüllkreis innen
D	32 mm	Außendurchmesser
C	38 mm	Breite des Außenringes
C_r	34.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	66.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	10.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	7.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand
-----------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

SD25X32X4	Dichtring
G25X32X4	Dichtring 2
LR20X25X38,5	Verwendbare Innenringe LR
IR20X25X38,5-XL	Verwendbare Innenringe IR