

★ HK6020


Nadelhülse

Schaeffler Material-Nummer:
0002732360000

Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

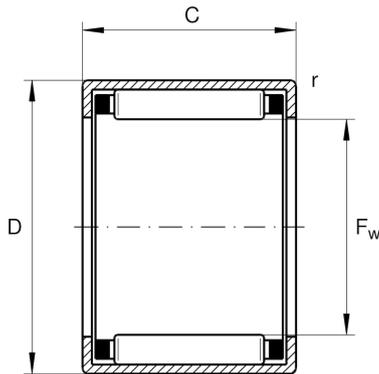

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	82 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	60 mm	Hüllkreis innen
D	68 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite
C_r	33.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	75.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	9.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.450 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.650 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	3.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

C_1	20 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand