

## ★ NA49/22-XL

### Radial-Rollenlager



Schaeffler Material-Nummer:  
0506617010000

Radial-Rollenlager NA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

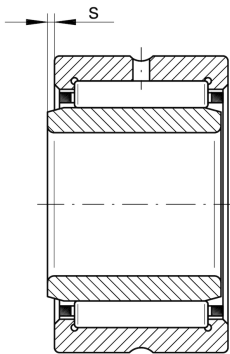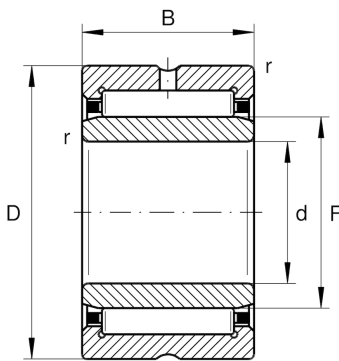

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	81,71 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	22 mm	Bohrungsdurchmesser
D	39 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
$C_r$	26.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	29.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	5.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	15.300 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	9.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	8.100 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	28 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	0,8 mm	axialer Verschiebeweg