

★ NA49/28-XL

Radial-Rollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
0506617100000

Radial-Rollenlager NA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

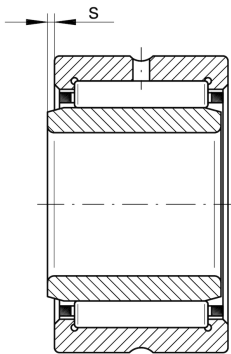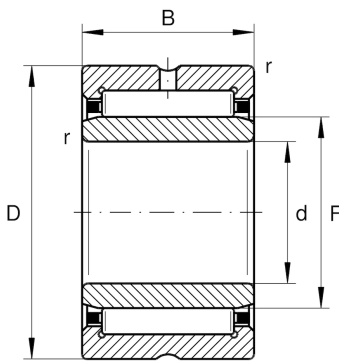

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	99,2 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	28 mm	Bohrungsdurchmesser
D	45 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
C_r	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	33.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	6.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	13.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	8.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	7.400 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	32 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	0,8 mm	axialer Verschiebeweg