



★ NA4906-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0506596000000

Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit
Innenring, 2 Borde am Aussenring

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

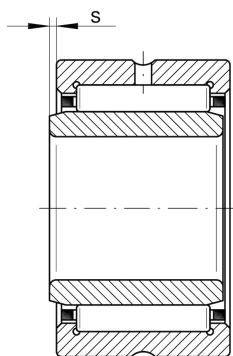

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
C_r	28.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	35.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	6.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.600 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	35 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
s	0,8 mm	axialer Verschiebeweg