

★ NA4908-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0506511960000

Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit
Innenring, 2 Borde am Aussenring

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

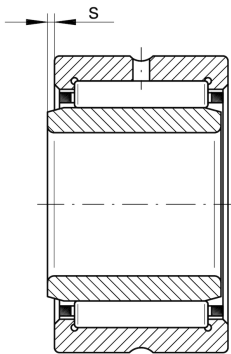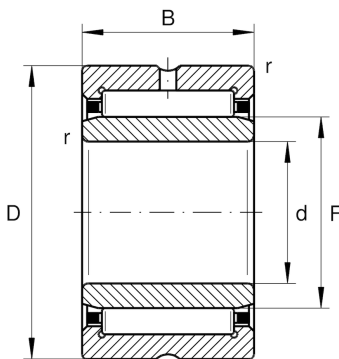

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,234 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	22 mm	Breite
C_r	48.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	67.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	11.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	9.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	5.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	48 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1 mm	axialer Verschiebeweg