

★ NA4919-XL

Radial-Rollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
0506616390000

Radial-Rollenlager NA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

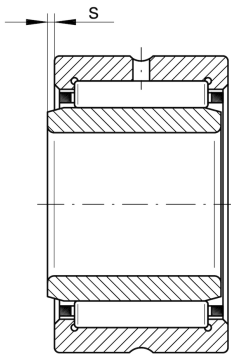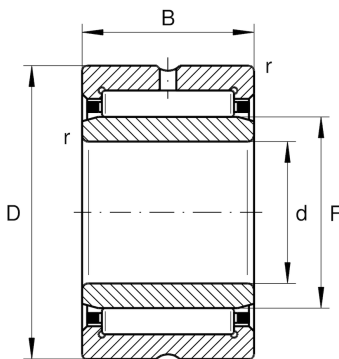

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,362 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	95 mm	Bohrungsdurchmesser
D	130 mm	Außendurchmesser
B	35 mm	Breite
C_r	131.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	260.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	45.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	2.400 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
F	110 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	1 mm	axialer Verschiebeweg