

★ NA4920-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0506616470000

Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit
Innenring, 2 Borde am Aussenring

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

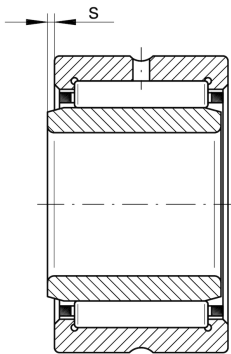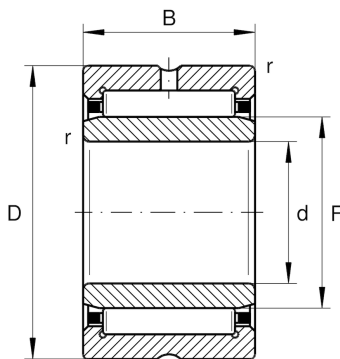

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,926 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	100 mm	Bohrungsdurchmesser
D	140 mm	Außendurchmesser
B	40 mm	Breite
C_r	144.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	270.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	46.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.550 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	115 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
s	2 mm	axialer Verschiebeweg