

★ NA4922-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0506616630000

Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit
Innenring, 2 Borde am Aussenring

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

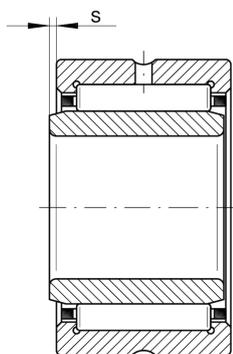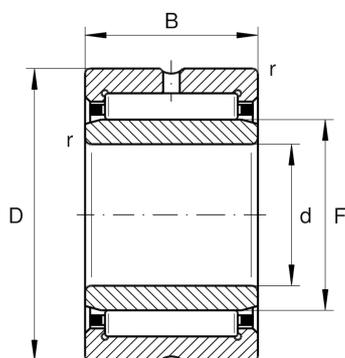

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,085 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	110 mm	Bohrungsdurchmesser
D	150 mm	Außendurchmesser
B	40 mm	Breite
C_r	149.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	290.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	48.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3.700 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.330 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	125 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
s	2 mm	axialer Verschiebeweg