



## ★ NA4924-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0506616710000

Radial-Rollenlager NA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

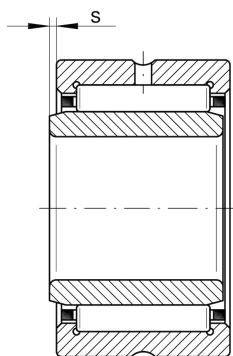

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,863 kg	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	120 mm	Bohrungsdurchmesser
D	165 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
$C_r$	205.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	390.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	65.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	3.400 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.040 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	2.160 1/min	Bezugsdrehzahl

#### Abmessungen

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
F	135 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	2 mm	axialer Verschiebeweg