

★ NA4926-XL

Radial-Rollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
050661680000

Radial-Rollenlager NA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

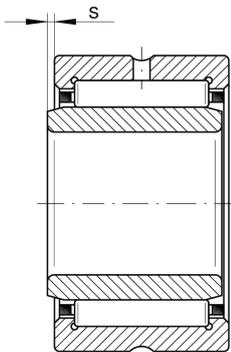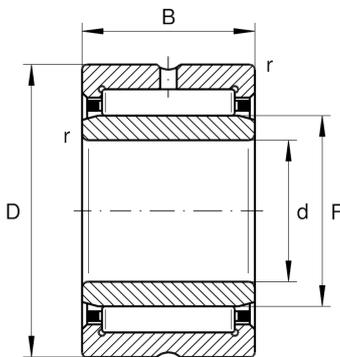

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	3,88 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	130 mm	Bohrungsdurchmesser
D	180 mm	Außendurchmesser
B	50 mm	Breite
C_r	229.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	470.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	76.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3.100 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.850 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	2.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
F	150 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	1,5 mm	axialer Verschiebeweg