

## ★ NA4928-XL

### Radial-Rollenlager



Schaeffler Material-Nummer:  
0506616980000

Radial-Rollenlager NA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

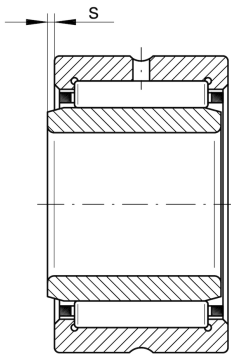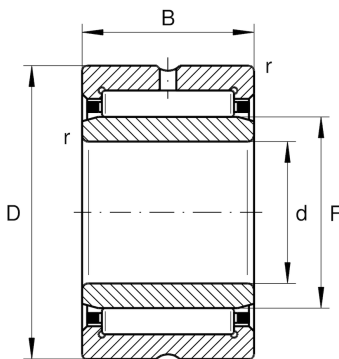

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	4,15 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	140 mm	Bohrungsdurchmesser
D	190 mm	Außendurchmesser
B	50 mm	Breite
$C_r$	237.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	500.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	79.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	2.900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.740 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	1.860 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
F	160 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	1,5 mm	axialer Verschiebeweg