



## NA4907-RSR-XL


Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507738440000

Nadellager NA49..-RSR, Maßreihe 49,  
einseitig Lippendichtung

X-life

### Technische Informationen

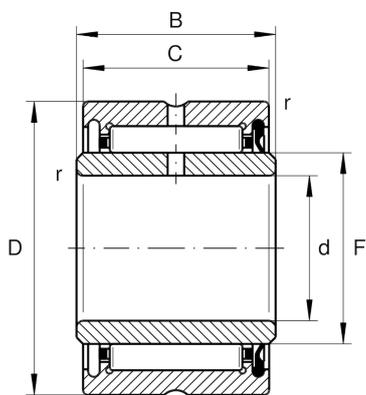

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	55 mm	Außendurchmesser
B	21 mm	Breite des Innenringes
$C_r$	29.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	39.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	7.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	6.400 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

#### Abmessungen

F	42 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	20 mm	Breite des Außenringes
$r_{\min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand