



## ★ NA4908-RSR-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507738520000

Nadellager NA49...-RSR, Maßreihe 49,  
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

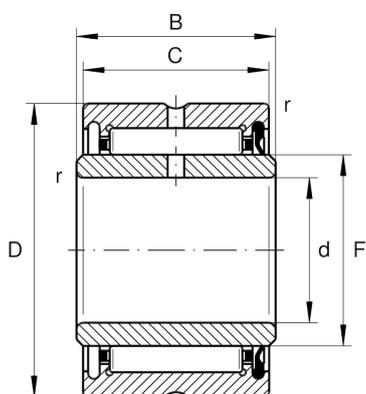

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite des Innenringes
$C_r$	41.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	53.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	9.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	5.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

#### Abmessungen

F	48 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	22 mm	Breite des Außenringes
$r_{\min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand