



## NA4909-RSR-XL


### Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507837500000

Nadellager NA49..-RSR, Maßreihe 49,  
einseitig Lippendichtung

X-life

## Technische Informationen

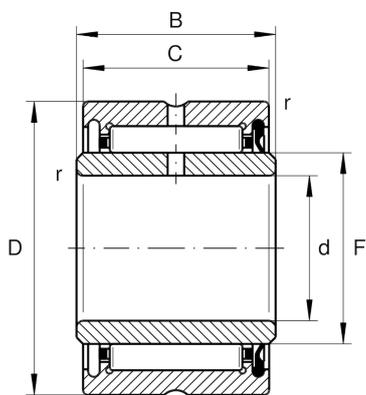

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
D	68 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite des Innenringes
$C_r$	43.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	59.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	9.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	5.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

### Abmessungen

F	52 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	22 mm	Breite des Außenringes
$r_{\min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand