

★ NA6916-ZW-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0507442830000

Nadellager NA69...-ZW-XL, Maßreihe 69,
zweireihig

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

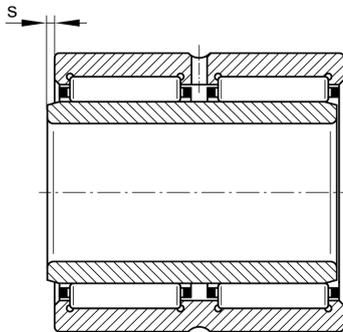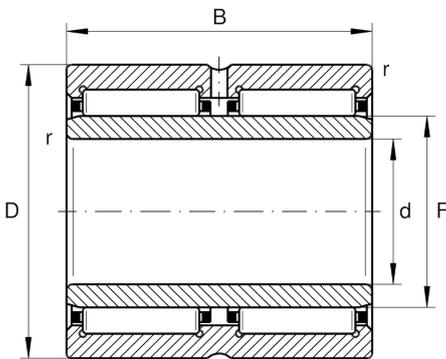

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,015 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	80 mm	Bohrungsdurchmesser
D	110 mm	Außendurchmesser
B	54 mm	Breite
C_r	153.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	300.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	54.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	5.100 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.900 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	90 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1 mm	axialer Verschiebeweg