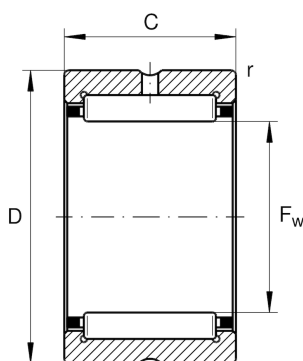
★ **NK110/40-XL****Nadellager**Schaeffler Material-Nummer:
0507548820000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

**Temperaturbereich**

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,82 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	110 mm	Hüllkreis innen
D	130 mm	Außendurchmesser
C	40 mm	Breite des Außenringes
C_r	143.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	290.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	51.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.750 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------