

★ NK15/16-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507534440000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

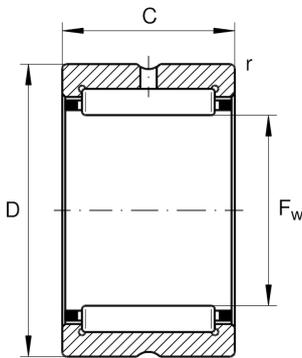

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	21,5 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	15 mm	Hüllkreis innen
D	23 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite des Außenringes
C_r	12.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	12.700 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.360 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	23.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	17.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G15X23X3	Dichtring
SD15X23X3	Dichtring 2