

## ★ NK16/16-XL

### Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507534600000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

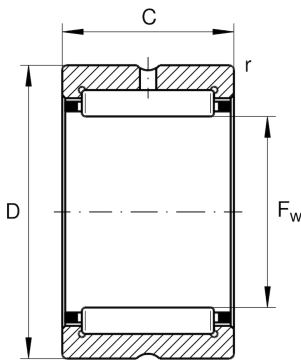

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,023 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	16 mm	Hüllkreis innen
$D$	24 mm	Außendurchmesser
$C$	16 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	13.900 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	2.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	23.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	16.200 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

### Zusätzliche Informationen

G16X24X3	Dichtring
SD16X24X3	Dichtring 2