

★ NK17/16-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507534870000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

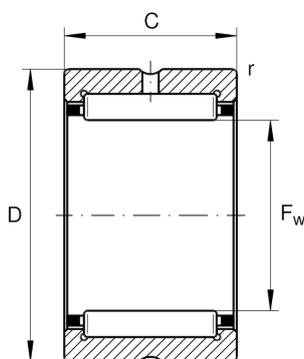

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	23,5 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	17 mm	Hüllkreis innen
D	25 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite des Außenringes
C_r	13.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	15.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	22.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	15.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G17X25X3	Dichtring
SD17X25X3	Dichtring 2