



## ★ NK21/16-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507537200000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

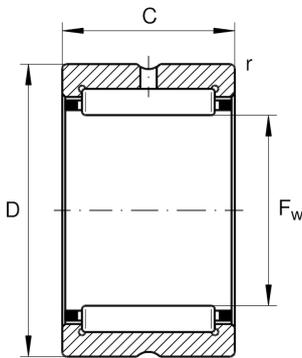

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	28,2 g	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	21 mm	Hüllkreis innen
$D$	29 mm	Außendurchmesser
$C$	16 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	15.200 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	18.700 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	3.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	20.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	12.600 1/min	Bezugsdrehzahl

#### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

#### Zusätzliche Informationen

G21X29X4	Dichtring
----------	-----------