



## ★ NK22/16-XL

### Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507540410000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

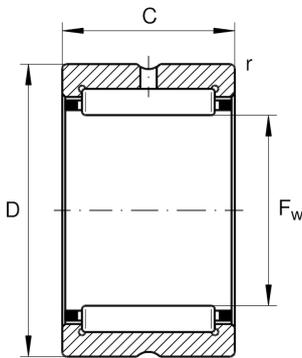

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,029 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	22 mm	Hüllkreis innen
$D$	30 mm	Außendurchmesser
$C$	16 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	15.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	19.900 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	3.750 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	20.000 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	12.000 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
-----------	--------	-------------------------

### Zusätzliche Informationen

G22X30X4	Dichtring
SD22X30X4	Dichtring 2