

★ NK24/16-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507540680000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

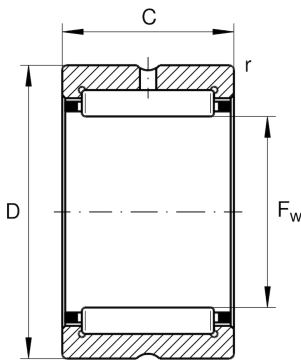

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	31,75 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	24 mm	Hüllkreis innen
D	32 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite des Außenringes
C_r	16.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	22.300 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	4.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	18.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	11.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G24X32X4	Dichtring
----------	-----------