



★ NK29/30-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507541650000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

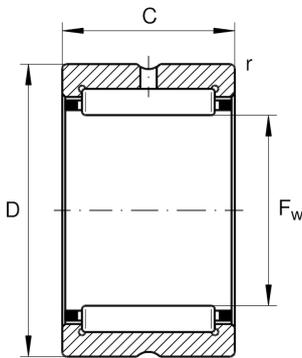

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	79,7 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	29 mm	Hüllkreis innen
D	38 mm	Außendurchmesser
C	30 mm	Breite des Außenringes
C_r	37.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	57.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	10.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	15.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	8.800 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G29X38X4	Dichtring
----------	-----------