

★ NK30/30-TV-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507541900000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

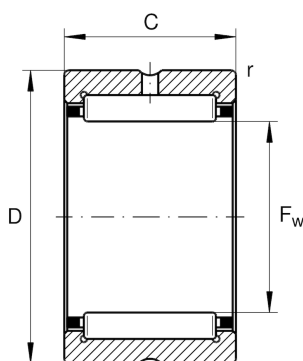

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	92,4 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	30 mm	Hüllkreis innen
D	40 mm	Außendurchmesser
C	30 mm	Breite des Außenringes
C_r	42.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	69.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	12.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	14.800 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	8.200 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
-----------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G30X40X4	Dichtring
SD30X40X4	Dichtring 2