

★ NK38/30-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507542700000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

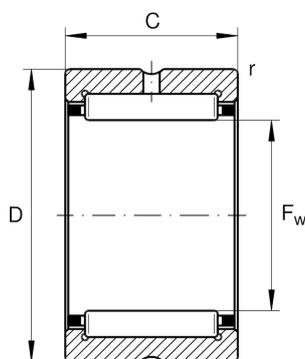

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	38 mm	Hüllkreis innen
D	48 mm	Außendurchmesser
C	30 mm	Breite des Außenringes
C_r	43.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	76.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	14.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	7.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G38X48X4	Dichtring
SD38X48X4	Dichtring 2