

★ NK43/20-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507543270000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

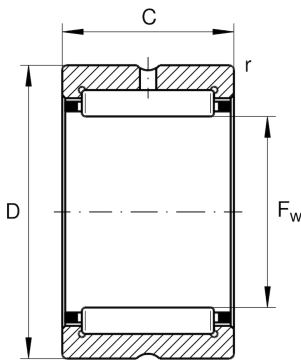

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	87 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	43 mm	Hüllkreis innen
D	53 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
C_r	30.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	51.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	9.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	10.700 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

	G43X53X4	Dichtring
--	----------	-----------