

★ NK5/12-TV-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507526000000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

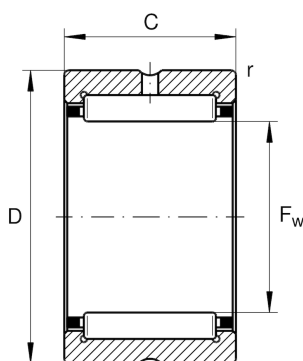

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	3,58 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	5 mm	Hüllkreis innen
D	10 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
C_r	3.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	2.650 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	440 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	39.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	54.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,15 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	---------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

	GR5X10X2	Dichtring
--	----------	-----------