

★ NK50/35-TV-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507543940000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

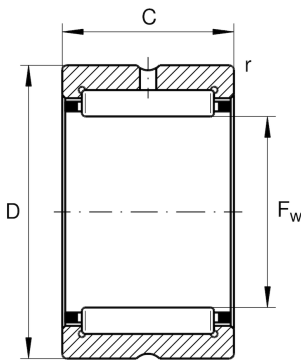

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	50 mm	Hüllkreis innen
D	62 mm	Außendurchmesser
C	35 mm	Breite des Außenringes
C_r	67.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	132.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	24.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	9.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	5.200 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G50X62X5	Dichtring
SD50X62X5	Dichtring 2