

★ NK6/10-TV-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507526180000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

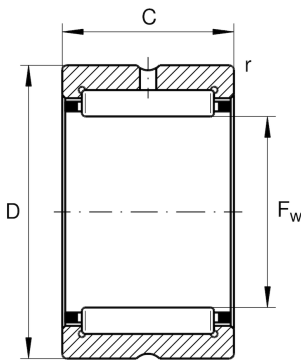

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	4,68 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	6 mm	Hüllkreis innen
D	12 mm	Außendurchmesser
C	10 mm	Breite des Außenringes
C_r	2.950 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	2.280 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	360 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	36.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	48.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,15 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	---------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

	GR6X12X2	Dichtring
--	----------	-----------