



★ NK7/12-TV-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507532400000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

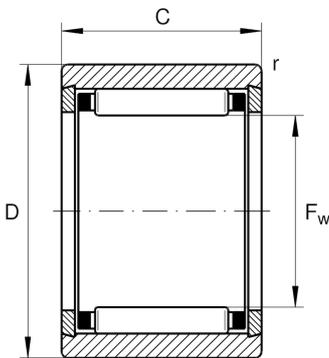

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	8,19 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	7 mm	Hüllkreis innen
D	14 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
C_r	4.150 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	3.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	610 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	34.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	42.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

	GR7X14X2	Dichtring
--	----------	-----------