



★ NK80/25-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507549040000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

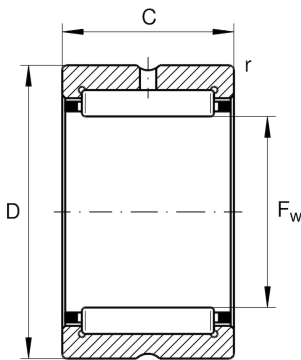

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,003 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	80 mm	Hüllkreis innen
D	95 mm	Außendurchmesser
C	25 mm	Breite des Außenringes
C_r	63.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	119.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	20.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	5.800 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.750 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	------	-------------------------