

★ NK95/36-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507547260000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

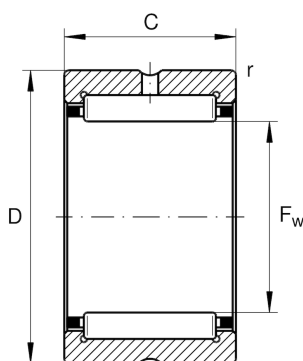

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,648 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	95 mm	Hüllkreis innen
D	115 mm	Außendurchmesser
C	36 mm	Breite des Außenringes
C_r	121.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	223.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	40.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.850 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.150 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	------	-------------------------