

★ NKI17/20-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0507619940000

Nadellager NKI, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

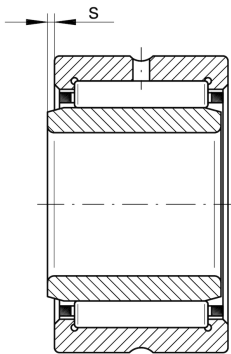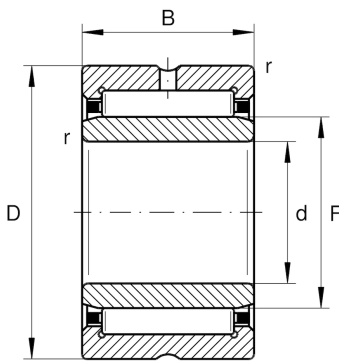

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	54,16 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D	29 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
C_r	19.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	25.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	4.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	20.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	11.200 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	21 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
s	0,5 mm	axialer Verschiebeweg