

★ NKI20/20-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0507620100000

Nadellager NKI, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

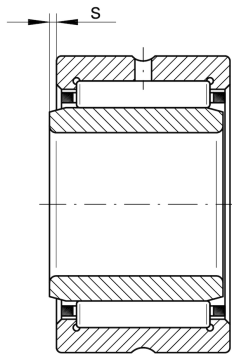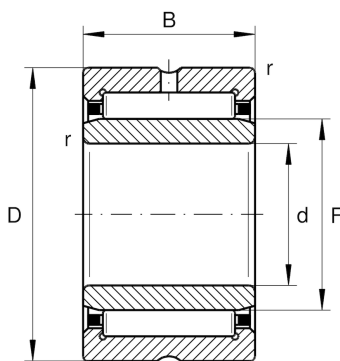

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	61,3 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	32 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
C_r	21.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	30.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	18.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	8.600 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	24 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
s	0,5 mm	axialer Verschiebeweg