

★ NKI60/25-XL

Nadellager



Schaeffler Material-Nummer:
0507624780000

Nadellager NKI, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

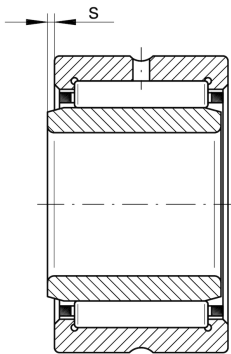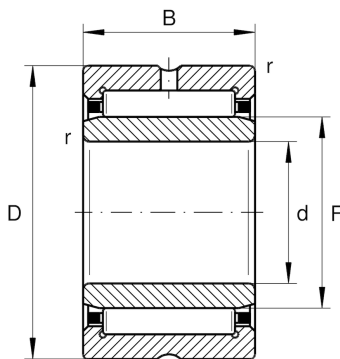

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,391 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D	82 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
C_r	49.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	89.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	15.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6.800 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	4.200 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	68 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1 mm	axialer Verschiebeweg