

★ NKIS35-XL

Radial-Rollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
050771000000

Nadellager NKIS, Schwere Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

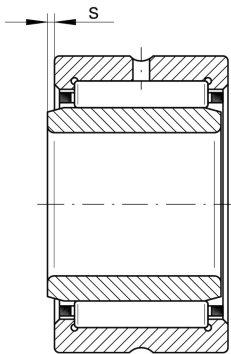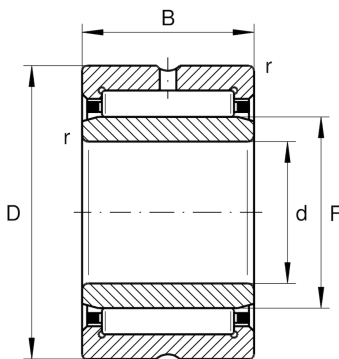

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	58 mm	Außendurchmesser
B	22 mm	Breite
C_r	44.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	57.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	10.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	10.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G Grease}$	6.100 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	5.600 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
F	43 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
s	0,5 mm	axialer Verschiebeweg